

---

# Adenda al manual de instalación y funcionamiento de la gama de Inversores Fotovoltaicos de conexión a red Conext™ RL

---

976-2101-03-01  
Rev. A

## ⚠ PELIGRO

### **RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN Y ARCO ELÉCTRICO**

Este documento constituye una información adicional a los manuales de instalación y mantenimiento de la gama de Inversores fotovoltaicos de conexión a red Conext RL. Antes de revisar esta Adenda, es recomendable leer los manuales de los productos correspondientes (Manual de instalación y funcionamiento 975-0687-03-01 Rev. A y Rev. B). A menos que se indique lo contrario, la información sobre seguridad, especificaciones, instalación y funcionamiento es la que se detalla en la documentación original que se recibe con el producto. Familiarícese con esta información antes de llevar a cabo cualquier acción.

**Ignorar estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones graves.**

## Resumen de cambios


En las páginas 3-5, en la sección “Menú de encendido”, se han añadido los siguientes detalles en Config. instalación para que resulte más comprensible.

### Menú de encendido

Cuando el inversor se conecta y se enciende por primera vez, se muestra la pantalla Selección país con la opción de selección de país “Predeterminado”.

- Para iniciar la configuración de la instalación (Config. instalación), mantenga presionados los botones SEL y CON de forma simultánea durante más de 10 segundos. A continuación, el inversor muestra “INVERSOR APAGADO”.
- Siga los pasos que aparecen en la Figura 3-4 del Manual de instalación y funcionamiento para completar la configuración inicial.
- Para acceder al menú Config. instalación para futuros cambios, es necesario introducir una contraseña de personal cualificado para tal efecto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Schneider Electric para obtener la contraseña de personal cualificado.

La siguiente figura muestra la selección del país en el momento de la instalación.

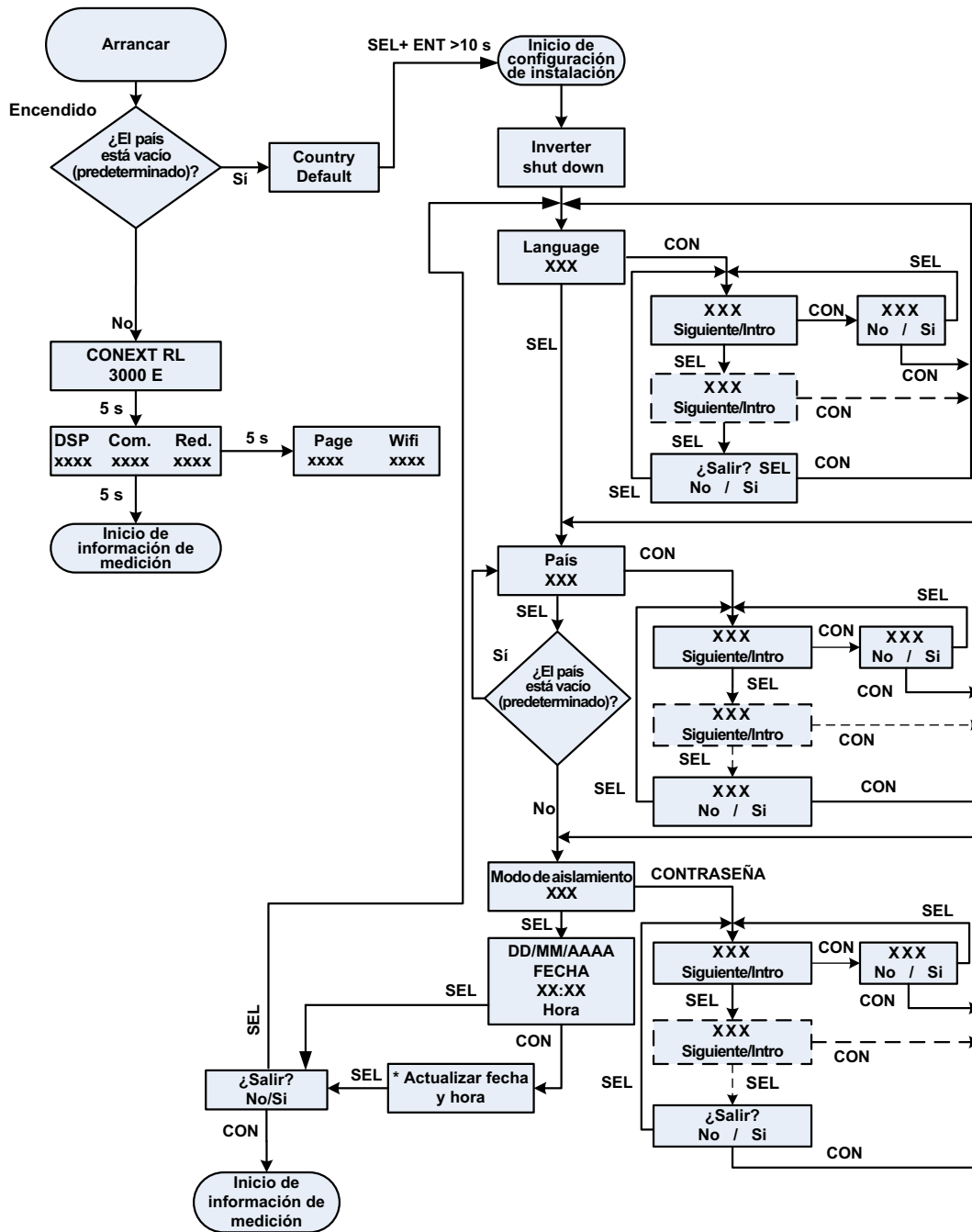

\* Pulse CON para desplazarse al siguiente campo y SEL para cambiar el valor del campo en el que esté.

Copyright © 2013 Schneider Electric. Todos los derechos reservados.

Todas las marcas comerciales son propiedad de Schneider Electric Industries SAS o de sus filiales.

**Exclusión de la documentación**

A NO SER QUE SE HAYA ACORDADO ESPECÍFICAMENTE POR ESCRITO, EL VENDEDOR

(A) NO OTORGA GARANTÍA ALGUNA CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, INTEGRIDAD O ADECUACIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN TÉCNICA O DE OTRA ÍNDOLE QUE SE PROPORCIONE EN ESTE MANUAL O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO; (B) NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS, DAÑOS, COSTES O GASTOS, YA SEAN ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSECUENCIALES O ACCIDENTALES, QUE PUDIESEN DERIVAR DEL USO DE TAL INFORMACIÓN. EL USO DE CUALQUIER PARTE DE ESTA INFORMACIÓN SERÁ BAJO SU TOTAL RESPONSABILIDAD Y RIESGO; Y (C) RECUERDE QUE SI ESTA DOCUMENTACIÓN ESTÁ EN CUALQUIER OTRO IDIOMA QUE NO SEA EL INGLÉS, A PESAR DE QUE SE HAN SEGUIDO LOS PASOS ANTERIORES CON RESPECTO A LA PRECISIÓN DE LA TRADUCCIÓN, TAL PRECISIÓN NO PUEDE SER GARANTIZADA. EL CONTENIDO APROBADO APARECE EN LA VERSIÓN EN INGLÉS QUE ESTÁ PUBLICADA EN [www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com).

Fecha: Octubre de 2013

Revisión: Rev. A

Número de documento: 976-2101-03-01

**Información de contacto**

[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)

Para obtener información sobre otro país, póngase en contacto con su representante de ventas local de Schneider Electric o visite el sitio web de Schneider Electric en: <http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/support/operations/local-operations/local-operations.page>